


品番：EA536K-125

品名：125mm 電工ニッパー

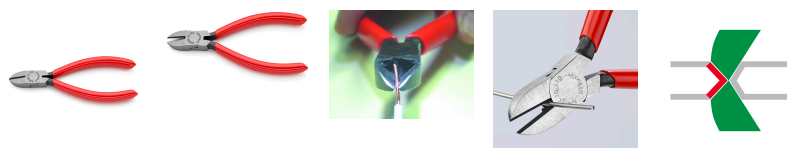

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,950円(税抜) / 4,345円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,950円(税抜) / 4,345円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/05/26 08:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0256ページ | | |



長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

| | | | |
|------|---|------|--------------|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 70 01 125 |
| 切断能力 | 軟線: ϕ 3.0mm 中硬線: ϕ 2.3mm 硬線: ϕ 1.5mm | 全長 | 125mm |
| 重量 | 80g | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | 磨き | 刃硬度 | 約61HRC |
| 材質 | バナジウム鋼(オイル焼入れ) | | |

多目的に使用できます。

高品質工具鋼で長寿命です。

手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。

細い銅線は刃先でもシャープにカットできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.