


品番：EA536KA-140

品名：140mm 電工ニッパー(ケリッフ°付)

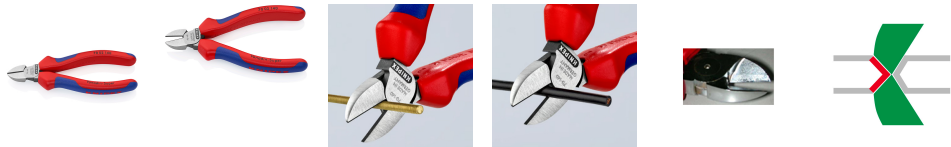

販売価格	4,950円(税抜)／ 5,445円(税込)		
カタログ価格	4,950円(税抜)／ 5,445円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/25 15:28現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0256ページ		



長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー	KNIPLEX(ケニペックス)	型番	70 02 140
切断能力	軟線: φ 4.0mm 中硬線: φ 2.5mm 硬線: φ 1.8mm	全長	140mm
重量	150g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き	刃硬度	約61HRC
材質	バナジウム鋼(オイル焼入れ)		
多目的に使用できます。			
高品質工具鋼で長寿命です。			
手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。			
細い銅線は刃先でもシャープにカットできます。			