


品番：EA536KA-160

品名：160mm 電工ニッパー(ケリフ°付)

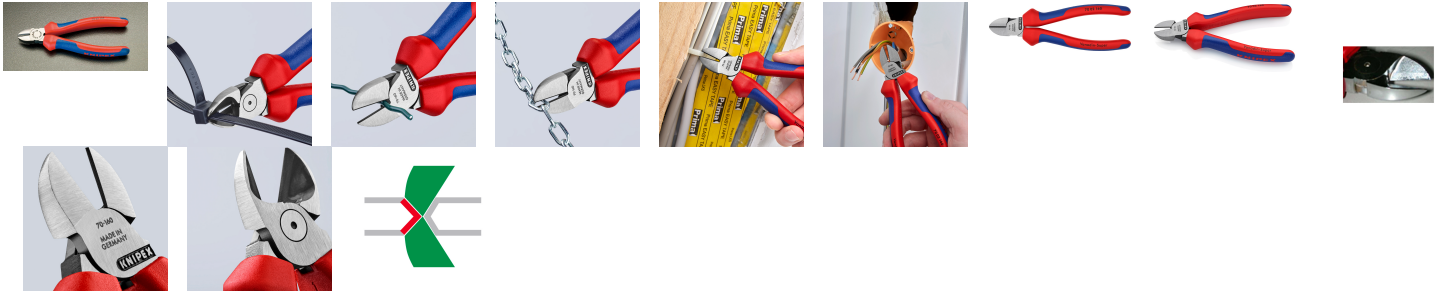

販売価格	4,870円(税抜)／ 5,357円(税込)		
カタログ価格	4,870円(税抜)／ 5,357円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/25 15:25現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0256ページ		



長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー	KNIPLEX(ケニヘックス)	型番	7002160
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
刃硬度	HRC62	全長(mm)	160
切断能力(mm)	軟線:4.0、中硬線:3.0、硬線:2.0		
多目的に使用できます。			
高品質工具鋼で長寿命です。			
デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。			
バナジウム鋼(オイル焼入れ)			

代替品

	品番	EA536KA-160A
	コメント	変更点:グリップデザイン



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.