


品番：**EA536KC-180**

品名：180mm 強力型ニッパ

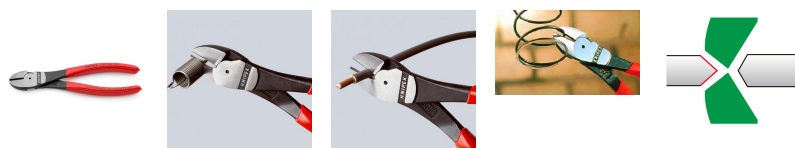

販売価格	<b>5,330円</b> (税抜) / 5,863円(税込)		
カタログ価格	5,330円(税抜) / 5,863円(税込)		
在庫数	最新在庫: <b>17</b> (2026/03/25 16:37現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0256ページ		



力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます

#### 仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	74 01 180
切断能力	中硬線:3.8mm 硬線:2.7mm ピアノ線:2.2mm	全長	180mm
重量	241g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	磨き	刃硬度	HRC64

長時間の負荷に耐えます。

刃の角度とテコの働きで、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。

精密な刃先は高周波焼き入れが施され、ピアノ線を含むあらゆる種類のワイヤーに対応します。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.