


品番：EA536KD-17

品名：180mm 強力型ニッパ



販売価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/08/03 05:39現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0257ページ		

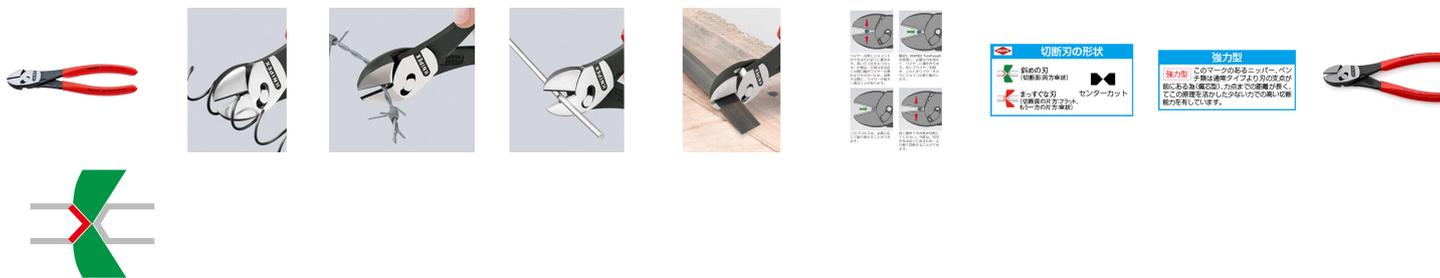

支点を稼動でき、通常品より50%軽い力で切断ができます

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	73 71 180
全長(mm)	180	切断能力	軟線: φ 5.5mm 中硬線: φ 4.6mm 硬線: φ 3.2mm ピアノ線: φ 3.0mm
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	磨き
刃硬度	HRC62	材質	クロムバナジウム鋼
重量	280g	切断面	傘状

特殊構造により、非常に少ない力で切断できます。

通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力で高い切断能力を有しています。

理想の伝達力を生むダブルヒンジシステム採用。

様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。
スチールテープにもご使用いただけます。

切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切込みを入れることで、4mm以上のものも切断することができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.