


品番：EA536KD-200

品名：200mm 強力型ニッパー(25°オフセット型)

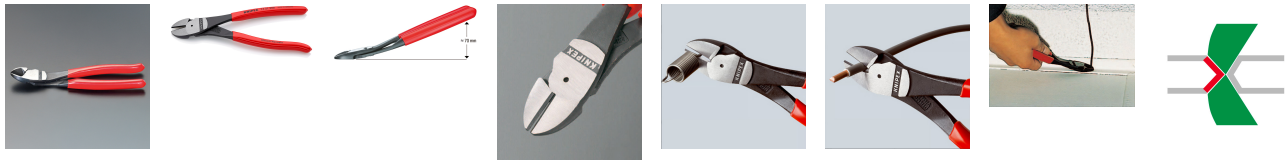

販売価格	6,490円(税抜) / 7,139円(税込)		
カタログ価格	6,490円(税抜) / 7,139円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/28 09:29現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0256ページ		



力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます

#### 仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	74 21 200
切断能力	軟線: φ4.0mm 中硬線: φ4.2mm 硬線: φ3.0mm ピアノ線: φ2.5mm	全長	200mm
先端角度	25°	重量	258g
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	磨き
刃硬度	約64HRC	材質	クロムバナジウム鋼

切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。

先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。

精密な刃先は高周波焼き入れが施され、ピアノ線を含むあらゆる種類のワイヤーに対応

長時間の負荷に耐えます。

バネ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

