


品番：EA536KE-2

品名：115mm 精密用エンドニッパー(ゲリフ°・バネ付)

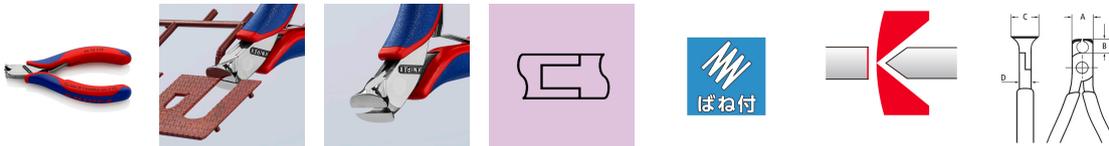

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,800円(税抜) / 10,780円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,800円(税抜) / 10,780円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/05/03 16:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0262ページ | | |



カタログ訂正 25/12/01 ●切断能力 (誤)軟線:2.0mm/硬線:0.5mm (正)軟線:1.4mm/硬線:-(NO56・57 963)

研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします

仕様

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| メーカー | KNIPLEX(ケニペックス) | 型番 | 64 12 115 |
| 切断能力 | 軟線: ϕ 1.4mm 中硬線: ϕ 0.8mm | 全長 | 115mm |
| ヘッド幅 (A) | 11mm | アゴの長さ (B) | 12mm |
| アゴの厚さ(ジョイント) (D) | 7mm | 刃長mm(C) | 16mm |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 高級磨き |
| 刃硬度 | HRC56 | 刃形状 | まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状) |
| 重量 | 70g | | |

エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー

バネ付

セミフラッシュカット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.