 




品番：EA536KE-4

品名：120mm 精密用エンドニッパー(ケリフ°・バネ付)

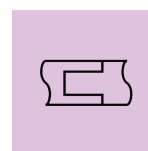

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,700円(税抜) / 11,770円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,700円(税抜) / 11,770円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/28 08:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0262ページ | | |

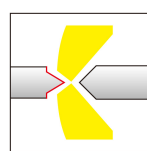

仕様

| | | | |
|------------------|---|-----------|--|
| メーカー | KNIPEX (ケニペックス) | 型番 | 64 32 120 |
| 切断能力 | 軟線: ϕ 1.5mm 中硬線: ϕ 1.0mm 硬線: ϕ 0.5mm | 全長 | 120mm |
| ヘッド幅 (A) | 11mm | アゴの長さ (B) | 10mm |
| アゴの厚さ(ジョイント) (D) | 7mm | 刃長(C) | 17mm |
| 重量 | 70g | ハンドル | コンフォート |
| 刃硬度 | HRC56 | 仕上げ | 高級磨き |
| 材質 | 工具鋼(油焼入れ) | 刃形状 | 斜めの刃(切断面の片方: 小さい傘状、もう一方の片方: 傘状) 15°傾斜 |

エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー

ボックスジョイント

ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。

バネ付き

スモールベベルカット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.