


品番：EA536KE-6

品名：115mm 精密用エンドニッパー(ケリフ°・バネ付)

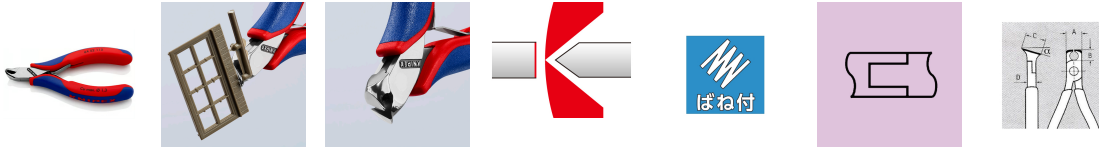

販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/03 16:20現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0262ページ		



#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	64 52 115
切断能力	軟線: $\phi$ 1.3mm	全長	115mm
ヘッド幅 (A)	11mm	アゴの長さ (B)	10mm
アゴの厚さ(ジョイント) (D)	7mm	刃長(C)	12mm
重量	70g	ハンドル	コンフォート
刃硬度	HRC56	仕上げ	高級磨き
材質	工具鋼(油焼入れ)	刃形状	まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状) 27°傾斜

エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー

ボックスジョイント  
ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。

バネ付き

フラッシュカット

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.