


品番 : EA537KA-140

品名 : 140mm ラジオペンチ



販売価格	3,780円(税抜) / 4,158円(税込)		
カタログ価格	3,780円(税抜) / 4,158円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2025/12/14 21:15現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0255ページ		

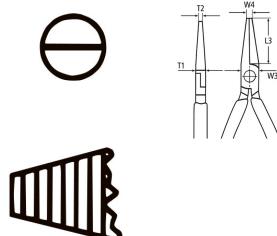

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	25 01 140
切断能力	中硬線: $\phi$ 2.5mm 硬線: $\phi$ 1.6mm	全長	140mm
重量	90g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	磨き	刃硬度	約61HRC

高精度で細かなパーツもしっかりとつかみます。

アゴは平丸型で、先が長細くなっています。

精密な掴み作業および切斷作業に適しています。

掴み面に歯形が付けられています。

高周波焼入刃付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.