


品番：EA537KC-200

品名：200mm 絶縁ラジ オ° ンチ(グ リッ プ° 付/ストレート/メッキ)



販売価格	7,520円(税抜)／8,272円(税込)		
カタログ価格	7,520円(税抜)／8,272円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/27 21:55現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0211ページ		

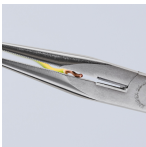

高精度で細かなパーツもしっかりつかめます。高周波焼入刃付き。

仕様

メーカー	KNIPLEX(ケニペックス)	型番	26 16 200
切断能力	中硬線: φ 3.2mm 硬線: φ 2.2mm	仕上げ	クロムメッキ
ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)	全長	200mm
重量	206g	刃硬度	61HRC
材質	バナジウム電気鋼		
掴み面はギザ刃仕様			
平丸形で先が長細くなっているアゴ			
歪み耐性、柔軟な精密先端部			
精密な掴み作業および切断作業に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.