


品番 : EA537KE-201

品名 : 200mm 絶縁ラジオヘンチ(グリップ/先曲/落下防止)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,270円(税抜) / 10,197円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,270円(税抜) / 10,197円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/01/24 04:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0211ページ | | |

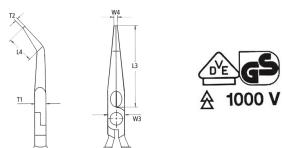

仕様

| | | | |
|------|---------------------------------------|------|-----------------|
| メーカー | KNIPEX(ケニペックス) | 型番 | 26 26 200 T |
| 切断能力 | 中硬線: ϕ 3.2mm 硬線: ϕ 2.2mm | ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) |
| 全長 | 200mm | 重量 | 215g |
| 仕上げ | クロムメッキ | 先端 | 40°先曲り |
| 材質 | バナジウム電気鋼(オイル焼入焼戻処理) | | |

平坦円形の、長いアゴのくちばし型プライヤー

掴み面に歯形が付けられています。

スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.