 



品番 : EA537KP-1

品名 : 130mm 精密用フライヤー(グリップ・バネ付/平)



販売価格	9,550円(税抜) / 10,505円(税込)		
カタログ価格	9,550円(税抜) / 10,505円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/01/16 05:01現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0266ページ		

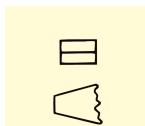

## 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	34 12 130
全長	130mm	アゴの長さ(B)	21.9mm
アゴの厚さ(ジョイント) (D)	6.5mm	先端厚み(E)	1.4mm
先端幅(F)	3.5mm	ヘッド幅(A)	11.2mm
重量	61g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	つや消し	材質	高級ボールベアリング鋼

エレクトロニクスや精密機械などの組立て作業に適した精密フライヤー

つかむ・曲げる作業に最適

開動作は遊びなく、ゆっくり均等に行えます。

ジョイント部は高精度で遊びやガタはありません。

軽量ボディにより、作業者の負担を軽減します。

スムーズに動くダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。

## 代替品

	品番	EA537KP-4
--	----	-----------



コメント 刻み目入り

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.