 



品番：EA537KP-4

品名：135mm 精密用プライヤー(ケリリップ・バネ付/平)



販売価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
カタログ価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/28 07:05現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0266ページ		

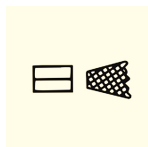

仕様

メーカー	KNIPLEX(ケニペックス)	型番	34 42 130
全長	130mm	アゴの長さ(B)	21.9mm
アゴの厚さ(ジョイント)(D)	6.5mm	先端厚み(E)	1.4mm
先端幅(F)	3.5mm	ヘッド幅(A)	11.2mm
重量	61g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き	材質	高級ボールベアリング鋼

エレクトロニクスや精密機械などの組立て作業に適した精密プライヤー

精密レーザー加工されたクロスの刻み目

基盤作業に最適。

軽量ボディにより、作業者の負担を軽減します。

ジョイント部は高精度で遊びやガタはありません。

掴み、保持、曲げの作業に最適

スムーズに動くダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。

代替品



品番 EA537KV-4

コメント 同型 ESD

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.