 




品番：EA537KR-2


品名：115mm 精密用プライヤー(ゲリップ°付/半丸/ストレート)

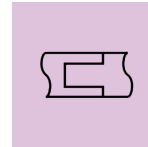

販売価格	7,210円(税抜) / 7,931円(税込)		
カタログ価格	7,210円(税抜) / 7,931円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/28 08:20現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0266ページ		

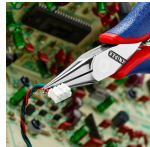

仕様

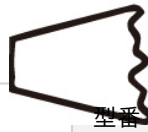

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	35 22 115
全長	115mm	アゴの長さ(B)	22.5mm
アゴの厚さ(ジョイント)(D)	6.5mm	チップ幅(E)	2.0mm
先端幅(F)	1.5mm	ヘッド幅(A)	11.0mm
重量	70g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	鏡面磨き	先端角度	ストレート
先端形状	半丸・ギザ無し		

ボックスジョイント

ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。

つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。

均一な曲げ動作でより直接的な作業感覚を実現

摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。

鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。

クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。

バネ付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.