


品番：EA537KR-25

品名：125mm 精密プライヤー(メッキ)

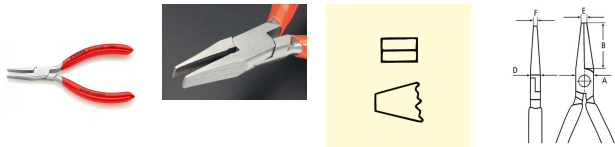

販売価格	4,870円(税抜)／ 5,357円(税込)		
カタログ価格	4,870円(税抜)／ 5,357円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 （2026/01/24 03:23現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0266ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX (ケニペックス)	型番	37 13 125
全長	125mm	ヘッド幅(A)	12.5mm
アゴの長さ(B)	27.0mm	アゴの厚さ(ジョイント)(D)	7.0mm
先端厚み(E)	2.0mm	先端幅(F)	5.5mm
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	クロムメッキ
材質	高品質工具鋼	重量	71g
刃形状	先端平・ギザ無し		
エレクトロニクスや精密機械などの組立て作業に適した精密プライヤー			
エッジは慎重にばり取りされています。			
滑らかな掴み面なので、挟んだ物も傷つきにくい。			
ラップジョイント			

代替品

	品番	EA537KR-15
	コメント	同型 磨き仕上げ



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.