 


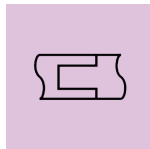


品番：EA537KR-2G

品名：115mm 精密用プライヤー(バネ付/丸)

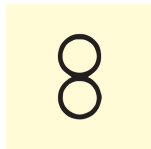

販売価格	5,960円(税抜) / 6,556円(税込)		
カタログ価格	5,960円(税抜) / 6,556円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/04 02:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0266ページ		

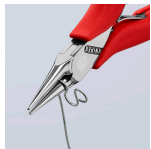

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	35 31 115
全長	115mm	アゴの長さ(B)	22.5mm
アゴの厚さ(ジョイント)(D)	6.5mm	先端幅(E)	2.0mm
先端厚み(F)	1.0mm	ヘッド幅(A)	11.0mm
重量	61g	ハンドル	樹脂コーティング
仕上げ	磨き	材質	高品質クロムバナジウム鋼
刃形状	先端先丸・ギザ無し		

バネ付き

ボックスジョイント

ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。

親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能

均一な曲げ動作でより直接的な作業感覚を実現

グリップ表面を滑らかに研磨し、傷を付けないグリップを実現

鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。

クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.