 
 




品番：EA537KR-50

品名：115mm 精密プライヤー(磨き)

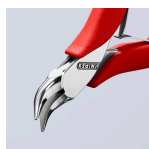

販売価格	6,420円(税抜) / 7,062円(税込)		
カタログ価格	6,420円(税抜) / 7,062円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/07/06 02:23現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0266ページ		

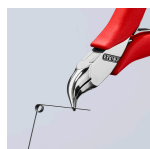

研磨と繊細な油膜により効果的な錆止めをします

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	35 41 115
全長	115mm	ヘッド幅(A)	11.0mm
アゴの長さ(B)	22.5mm	アゴの厚さ(ジョイント)(D)	6.5mm
先端厚み(E)	2.0mm	先端幅(F)	1.0mm
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	磨き
重量	55g	刃形状	先端半丸・ギザ無し
先端角度	45°ベンド		

バネ付き

ボックスジョイント

ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。

親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能

均一な曲げ動作でより直接的な作業感覚を実現

滑らかに研磨された掴み面で、挟んだ物も傷つきにくい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.