
品番: EA537KS-2

品名:115mm 精密用プライヤー(ESD/半丸)

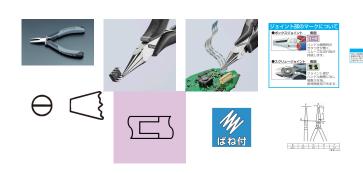

| 販売価格 | 7,560円 (税抜)/ 8,316円(税込) | | | | |
|-------------|--------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 7,560円(税抜)/8,316円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2025/11/22 09:21現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | Т | | |
| カタログ ページ | 0268ページ | | | | |



仕様

| メーカー | KNIPEX (クニペックス) | 型番 | 3522115ESD | | |
|-----------------------|-----------------|-------|-------------|--|--|
| 全長 | 115mm | | | | |
| 静電気放電タイプ | | | | | |
| 表面抵抗 | 1×10^5~1×10^12Ω | ハンドル | コンフォート(ESD) | | |
| 仕上げ | 高級磨き | 仕様 | ストレート | | |
| 形状 | 半丸口 | 重量(g) | 60 | | |
| 静電気をゆっくり放電し、部品を保護します。 | | | | | |

代替品



品番 EA537KR-2

コメント ESD ではありません