


品番 : EA537KV-4

品名 : 135mm 精密用プライヤー(ESD/平)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,200円(税抜)／11,220円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,200円(税抜)／11,220円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/01/16 06:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0266ページ | | |

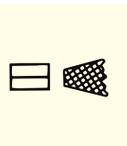

仕様

| | | | |
|------|----------------|----------|---------------|
| メーカー | KNIPEX(ケニペックス) | 型番 | 34 42 130 ESD |
| 全長 | 135mm | 先端(幅×厚み) | 3.5×1.5mm |
| 重量 | 61g | ハンドル | コンフォート(ESD) |
| 仕上げ | 磨き | 材質 | 高級ボールベアリング鋼 |
| 刃形状 | 先端平・ギザ有り | | |

精密レーザー加工されたクロスの刻み目

スクリュージョイント

ジョイント部がハンドル開閉に対し、高耐久なため長時間使用できます。

基板作業に最適。

バネ付き

代替品

| | |
|--|-------------------------------------|
| | 品番 EA537KP-4 コメント 同型 ESD ではありません |
|--|-------------------------------------|



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.