


品番：EA537LA-140

品名：140mm ロングフラットノーズプライヤー(磨き)

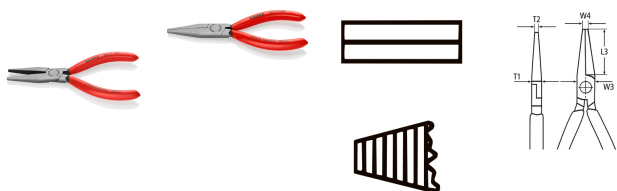

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,600円(税抜) / 3,960円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,600円(税抜) / 3,960円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/15 12:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0255ページ | | |



高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル

仕様

| | | | |
|----------|----------------|------------------|--------------|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 30 11 140 |
| 全長 | 140mm | アゴの厚さ(ジョイント)(T1) | 8mm |
| チップ幅(W4) | 2.5mm | 先端幅(T2) | 4mm |
| 刃長(L3) | 42mm | ヘッド幅(W3) | 15mm |
| 重量 | 86g | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | 磨き | 材質 | クロームバナジウム鋼 |

PVCカバー付

高負荷に耐え、耐摩耗性にも優れています。

代替品

| | |
|--|---|
| | 品番 EA537LA-160 コメント 先端幅×刃長 :5×46.5 |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.