


品番 : EA537LB-12

品名 : 145mm 絶縁ニードルノーズペンチ

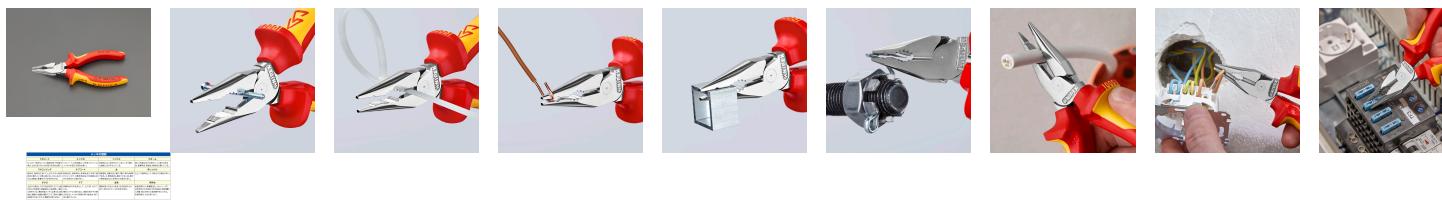

販売価格	6,580円(税抜) / 7,238円(税込)		
カタログ価格	6,580円(税抜) / 7,238円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/17 19:29現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0211ページ		



高精度で細かなパーツもしっかりとつかみます

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	08 26 145
切断能力	中硬線: ϕ 3.0mm 硬線: ϕ 2.0mm より線: ϕ 8.0mm	ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)
全長	145mm	重量	154g
仕上げ	クロムメッキ	材質	特殊工具鋼(オイル焼入焼戻処理)

スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。

高いテコの力で切断が簡単に行えます。

高周波焼き入れを施した切断刃は大変頑丈です。

フライス加工したつかみ部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなパーツを確実に保持し引き抜きます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

