


品番：EA537LC-160

品名：160mm ダックビルプライヤー(磨き)

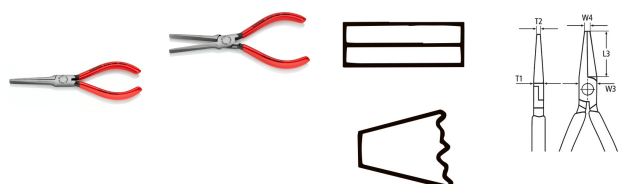

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,540円(税抜) / 7,194円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,540円(税抜) / 7,194円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/05/03 23:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0255ページ | | |



高精度で細かなパーツもしっかりつかめます

仕様

| | | | |
|----------|-----------------|------------------|--------------|
| メーカー | KNIPLEX(クニペックス) | 型番 | 33 01 160 |
| 全長 | 160mm | アゴの厚さ(ジョイント)(T1) | 7.5mm |
| チップ幅(W4) | 3.0mm | 先端幅(T2) | 9.0mm |
| 刃長(L3) | 55mm | ヘッド幅(W3) | 15mm |
| 重量 | 103g | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | 磨き | | |

先端はフラットで滑らかに研磨された掴み面で対象物を傷つけません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.