


品番 : EA537M-130C


品名 : 130mm ジュエリープライヤー(カッタ-付/メッキ)

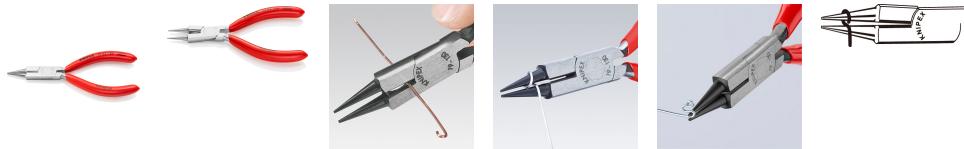

販売価格	7,600円(税抜) / 8,360円(税込)		
カタログ価格	7,600円(税抜) / 8,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/15 16:22現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0256ページ		



 8



繊細なワイヤー、宝石貴金属類の加工に最適

### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	19 03 130
切斷能力	中硬線: $\phi$ 2.2mm 硬線: $\phi$ 1.6mm	全長	130mm
先端	丸( $\phi$ 1mm)	アゴの厚さ(ジョイン) (T1)	8mm
チップ幅(W4)	2mm	先端幅(D1)	1mm
刃長(L3)	32mm	ヘッド幅(W3)	13.5mm
重量	72g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	クロムメッキ	刃硬度	約60HRC
材質	クロムバナジウム鋼(高周波焼き入れ)		

繊細なワイヤー、宝石貴金属類の加工に最適。

エレクトロニクスなどでの曲げ作業や切断作業に適しています。

カッター付き

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.