


品番：EA537MB-2

品名：160mm ラウンドノーズプライヤー(グリップ付/磨き)

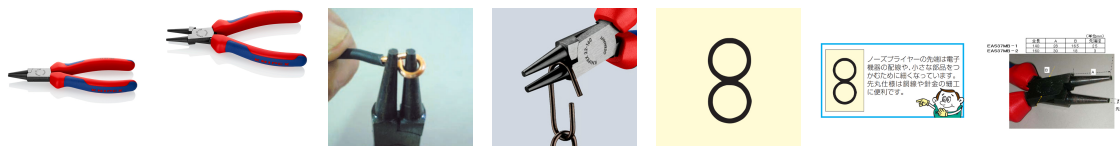

販売価格	3,660円(税抜) / 4,026円(税込)		
カタログ価格	3,660円(税抜) / 4,026円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/28 10:40現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0255ページ		



高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	22 02 160
全長	160mm	アゴの厚さ(ジョイント)	9.5mm
チップ幅	3mm	刃長	30mm
ヘッド幅	18mm	重量	170g
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
材質	特別工具鋼		

精密研削された短い丸型アゴ

ワイヤーループの曲げに使います。

代替品

	品番 EA537MB-22 コメント クロームメッキ仕上げ
--	----------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.