


品番：EA537PB-11

品名：200mm メカニックプライヤー



販売価格	6,770円(税抜) / 7,447円(税込)		
カタログ価格	6,770円(税抜) / 7,447円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/04 03:07現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0309ページ		

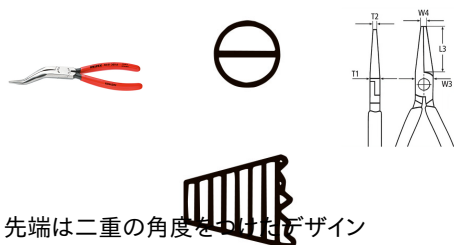

先端は二重の角度をつけたデザイン

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	38 81 200 A
全長	200mm	アゴの厚さ(ジョイント)(T1)	9.5mm
先端厚み(W4)	3.0mm	刃幅(T2)	2.5mm
アゴの長さ(L3)	69.0mm	ヘッド幅(W3)	18.0mm
重量	177g	先端	50°×50°クランクヘッド
刃形状	先端半丸・直ギザ付き	材質	クロームバナジウム鋼(オイル焼き入れ 焼き戻し処理済)

負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.