


品番：EA537PD-160

品名：160mm 穴付・圧着付ラジオペンチ

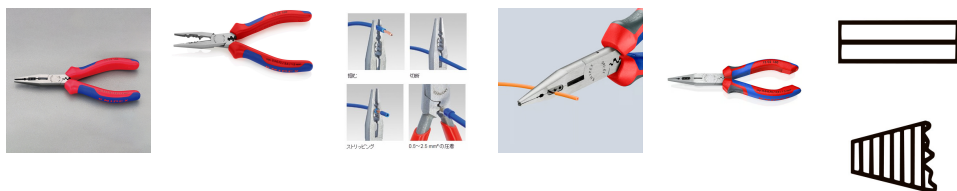

販売価格	8,420円(税抜) / 9,262円(税込)		
カタログ価格	8,420円(税抜) / 9,262円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 08:25現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0254ページ		



精密仕様の高周波焼入刃でケーブル工事に最適です

#### 仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	13 02 160
切断能力	軟線: $\phi$ 3.0mm 中硬線: $\phi$ 2.5mm 硬線: $\phi$ 1.6mm	皮むき能力	0.5~0.75・1.5・2.5mm <sup>2</sup>
圧着加工	0.75・1.5・2.5mm <sup>2</sup>	全長	160mm
ヘッド	幅: 14.5mm、厚み: 8.6mm	重量	139g
刃硬度	約HRC60	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き	材質	高品質クロムバナジウム鋼

配線工事に最適なプライヤー

ワイヤーを掴む、または曲げる作業に適しています。

ミディアム、ハードワイヤーの切断

フェルルール端子の圧着に

#### 代替品

品番	EA537PD-160A
コメント	変更点:ハンドル



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.