


品番：EA537PD-160A

品名：160mm 穴付・圧着付ラジオペンチ

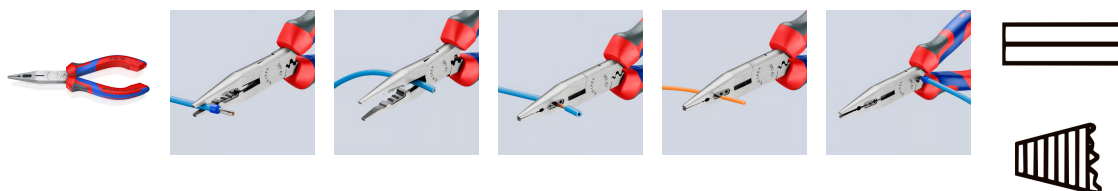

販売価格	9,640円(税抜) / 10,604円(税込)		
カタログ価格	9,640円(税抜) / 10,604円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/28 08:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	13 02 160
切断能力	軟線: ϕ 3.0mm 中硬線: ϕ 2.5mm 硬線: ϕ 1.6mm	皮むき能力	0.5~0.75・1.5・2.5mm ²
圧着能力	0.75・1.5・2.5mm ²	全長	160mm
仕上げ	磨き	ハンドル	コンフォート
材質	高品質クロムバナジウム鋼	刃硬度	約HRC60
ヘッド	幅: 14.5mm、厚み: 8.6mm	重量	139g

配線工事に最適なプライヤー

ワイヤーを掴む、または曲げる作業に適しています。

ミディアム、ハードワイヤーの切断に最適

フェルルール端子の圧着に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.