


品番：EA537PE-21

品名：200mm 電工多機能ペンチ

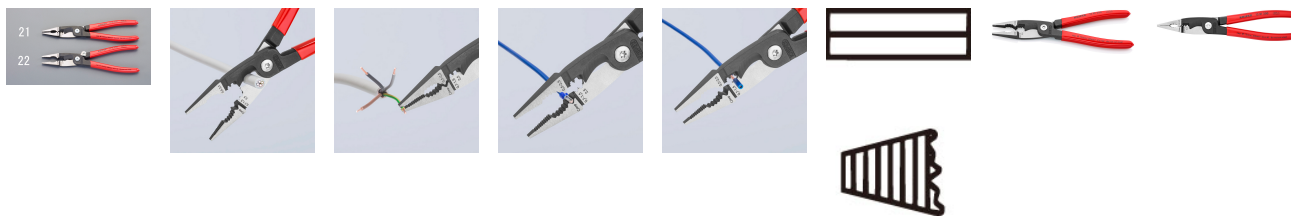

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,500円(税抜) / 11,550円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,500円(税抜) / 11,550円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/28 09:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | | | |



つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー

仕様

| | | | |
|-----------------|----------------------------|------|------------------------|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 1381200 |
| あらゆる電気工事に役立つ1本! | | | |
| 切断能力 | 銅・アルミケーブル: ϕ 15mm | 圧着能力 | 0.5~2.5mm ² |
| ストリッピング能力(単線) | 0.7~1.5、2.5mm ² | 全長 | 200mm |
| 先端幅×刃長 | 4×65 | | |
| プラスチックコートハンドル | | | |
| バネなし | | | |
| 先端平・直ギザ付 | | | |

代替品

| | |
|--|-----------------------------------|
| | 品番 EA537PE-1 コメント ハンドル: コンフォート |
|--|-----------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.