

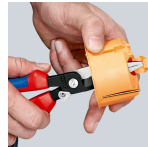


品番：EA537PE-22

品名：200mm 電工多機能ペンチ(ばね付)

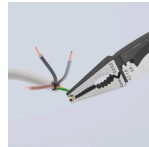

販売価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/30 04:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0253ページ		

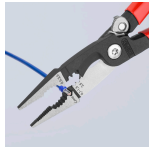

つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー

#### 仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	13 91 200
切断能力	銅・アルミケーブル: $\phi$ 15mm (50m <sup>2</sup> )	圧着能力	0.5~2.5m <sup>2</sup>
ストリッピング能力(単線)	0.75~1.5、2.5m <sup>2</sup>	全長	200mm
先端幅×刃長	4×65mm	重量	236g

あらゆる電気工事に役立つ1本!

単線を傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。

平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。

先端の角を使って壁の埋め込み配線ボックスの穴の周りにあるバリを簡単に取り除けます。

ワークへ届きやすいスリムな構造です。

ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。

ロックングレバーを作動すると、他の機能を使用している間、切刃を閉じておくことができます。

インテリジェントラッチング機構により、プライヤーを開かずに「掴む」ことができます。刃は閉じたまま保護されます。

バネ付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.