


品番：EA537PE-26

品名：200mm 電工多機能ペンチ(AWG仕様/ばね付)

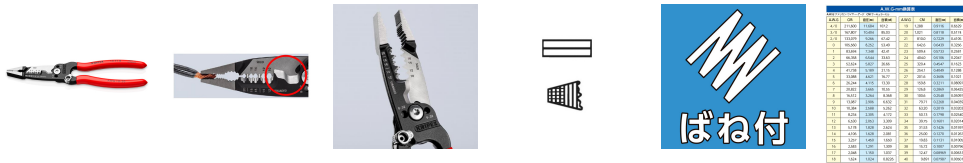

販売価格	15,300円(税抜) / 16,830円(税込)		
カタログ価格	15,300円(税抜) / 16,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/26 08:22現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0253ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	13 71 8
切断能力	銅・アルミケーブル: φ 15mm (50mm <sup>2</sup> )	ねじ切断	UNC6-32・8-32
ストリッピング対応径	単線:AWG18~10 細より:AWG20~12	全長	200mm
先端幅×刃長	11.5×75mm	重量	257g
ハンドル仕様	プラスチックコート	仕上げ	本体:亜鉛合金メッキ ヘッド:磨き
材質	高品質特殊工具鋼(鍛造、多段階油焼き入れ)		

先端にはクロスカットが施されており、掴み機能も優れています。

ステップカット採用で、フラットケーブルや撚り線ケーブルなど、様々なタイプのケーブルを切断可能。

標準的なワイヤーストリッパーに比べて、切断力は50%高く、切断労力は25%低くなっています。

平らな物でも丸い物でも、掴み面一つでしっかり掴み、曲げたりねじったりと多目的に使えます。

先端の角を使って壁の埋め込み配線ボックスの穴の周りにあるバリを簡単に取り除けます。

ロック機構はどちらの側からでも操作できるので、どちらの利き手のユーザーにも理想的に使用できる。

軽快な開口ばねが、次のカットまでの動作をアシストするので作業スピードが上がります。

開口バネ・ロック付き

代替品



品番 EA537PE-22

コメント

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.