

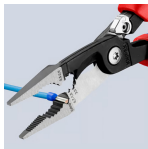


品番：EA537PE-2A

品名：200mm 電工多機能ペンチ(ばね付)

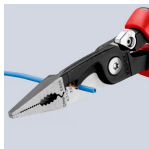

販売価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/28 11:56現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			

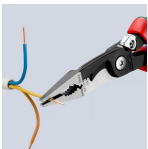

つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー

### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	13 92 200
切断能力	銅・アルミケーブル: $\phi 15\text{mm}$ (5×2.5mm <sup>2</sup> )	先端幅×刃長	4×65mm
圧着範囲	0.5~2.5mm <sup>2</sup>	ストリッピング能力(単線)	0.75~1.5、2.5mm <sup>2</sup>
AWG	1/0	全長	200mm
重量	266g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き	材質	高級特殊工具鋼

電気工事のあらゆる作業に最適です。

平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用できます(※スチールワイヤーの切断はできません。)

平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。

高周波焼き入れされた精密刃は硬くて切れ味が良い。

ロッキングレバーを作動すると、他の機能を使用している間、切刃を閉じておくことができます。

ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.