


品番：EA537PE-3

品名：200mm 電工多機能ペンチ(落下防止型)

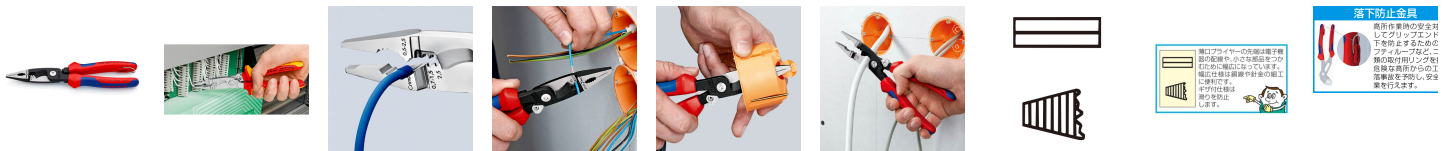

販売価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
カタログ価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 08:15現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0253ページ		



つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー

### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	13 82 200 T
切断能力	銅・アルミケーブル: $\phi$ 15mm	先端幅×刃長	4×65mm
圧着範囲	0.5~2.5mm <sup>2</sup>	ストリッピング能力(単線)	0.75~1.5、2.5mm <sup>2</sup>
全長	200mm	重量	270g
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
AWG	1/0	材質	高級特殊工具鋼

電気工事のあらゆる作業に最適です。

平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。

平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用できます(※スチールワイヤーの切断はできません。)

高周波焼き入れされた精密刃は硬くて切れ味が良い。

ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。

落下防止金具付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.