


品番 : EA537PF-1

品名 : 200mm 絶縁電工多機能ペンチ

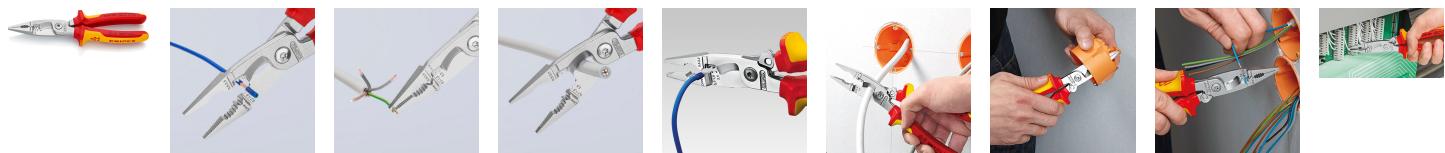

販売価格	11,400円(税抜)／12,540円(税込)		
カタログ価格	11,400円(税抜)／12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/24 01:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0211ページ		



つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	13 86 200
切断能力	銅・アルミケーブル: $\phi 15\text{mm}$	圧着能力	0.5～2.5 $\text{mm}^2$
ストリッピング能力(単線)	0.75～1.5、2.5 $\text{mm}^2$	ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)
全長	200mm	先端幅×刃長	4×65mm
重量	272g		

あらゆる電気工事に役立つ1本!

ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスを加工し、通し穴のバリ取りができます。

ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。

ワークへ届きやすいスリムな構造

先端四角(ギザ付)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

