


品番：EA537SE-12

品名：160mm ラジオペンチ(磨き)

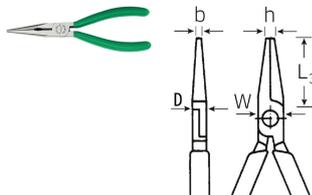

販売価格	5,610円(税抜) / 6,171円(税込)		
カタログ価格	5,610円(税抜) / 6,171円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/29 10:17現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0263ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	6529 6 160
全長(mm)	160	切断能力(軟線; φ mm)	1.5
切断能力(硬線; φ mm)	2.4	先端幅×刃長	2.5×51mm
サイズ	口先長さ(L3;mm):51 ジョイント部幅(W;mm):16 ジョイント部厚み(D;mm):9 口先幅(h;mm):3 口先厚み(b;mm):2.5	重量	148g
ヘッド仕上げ	磨き		
先端半丸・直ギザ付			
グリップなし			
硬度HRC60の切断刃付で、軟線・硬線の切断が可能なラジオペンチ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.