


品番 : EA538JV-4A

品名 : 1.25-5.5mm<sup>2</sup> 壓着ペンチ(絶縁・裸端子用)

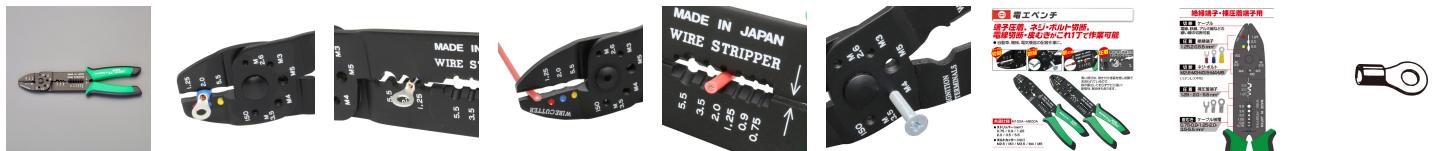

販売価格	2,450円(税抜) / 2,695円(税込)		
カタログ価格	2,450円(税抜) / 2,695円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 09:29現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0251ページ		



## 仕様

メーカー	マーベル(MARVEL)	型番	M400A
用途	自動車、機械、電気機器の配線作業に	圧着範囲	1.25・2.0・5.5mm <sup>2</sup>
ケーブルストリッパー能力	0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm <sup>2</sup>	カッター	銅線: φ 1.8mm 鉄線: φ 1.0mm
ボルト・ネジの切断	M2.6・M3・M3.5・M4・M5 ※ステンレス不可	全長	235mm
重量	285g	材質	特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)

絶縁端子・裸圧着端子用

絶縁・裸圧着端子・スリーブ圧着、ボルト・ネジの切断、ケーブルの切断・被覆むきがこれ一丁でOK

黒い部分は、焼き付け塗装を施し皮膜でおおわれているので、鉄が露出しておらずサビに強い!

耐候性・耐油性もあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.