


品番 : EA538K-2

品名 : 0.5 - 2.5mm<sup>2</sup> 圧着ペンチ(差込端子用)

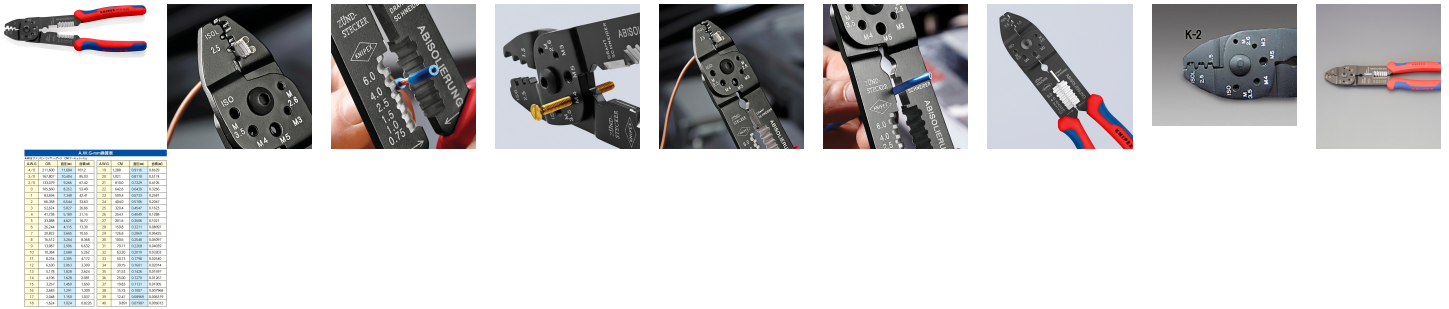

販売価格	5,020円(税抜) / 5,522円(税込)		
カタログ価格	5,020円(税抜) / 5,522円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2025/08/29 20:26現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0251ページ0283ページ		



グリップ性に優れ、手の負担を軽減します

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	9721215B
対応端子	差込端子用(6.3mm幅)	圧着範囲	0.5~1.5、1.5~2.5mm <sup>2</sup> ISOL: 絶縁被覆部分の圧着用 (AWG: 20~16、16~14)
全長	215mm	ハンドル	プラスチックスリーブ
仕上げ	磨き	刃材質	強化特殊鋼
重量	240g		

ケーブルの切断、ワイヤーの皮むき、端子の圧着が行えます。

ねじ径M2.6、3.0、3.5、4.0、5.0の銅・真鍮製のねじを切断できる穴が開いています。

ビスカッター付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

