


品番 : EA538K-2

品名：0.5 - 2.5mm² 壓着ペンチ(差込端子用)

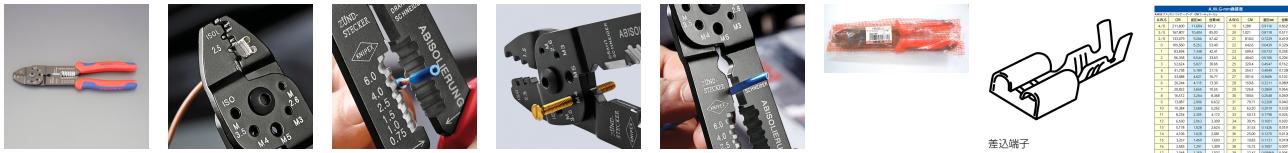

販売価格	5,210円(税抜)／5,731円(税込)		
カタログ価格	5,210円(税抜)／5,731円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2026/02/02 02:50現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0250ページ0281ページ		



カタログ訂正 25/10/24 ●全長 誤:215mm 正:230mm (NO.57 963)

グリップ性に優れ、手の負担を軽減します

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	97 21 215 B
対応端子	差込端子用(6.3mm幅)	圧着範囲	0.5~1.5、1.5~2.5mm ² ISOL:絶縁被覆部分の圧着用 (AWG:20~16、16~14)
簡易ワイヤーストリッパー	0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0mm ²	全長	230mm
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
刃材質	強化特殊鋼	重量	250g

ケーブルの切断、ワイヤーの皮むき、端子の圧着が行えます。

ねじ径M2.6、3.0、3.5、4.0、5.0の銅・真鍮製のねじを切断できる穴が開いています。

ビスカッター付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

