


品番 : EA538KC-181

品名 : 0.25-16.0mm² 壓着[°]ソフ(絶縁/フェルール端子用)

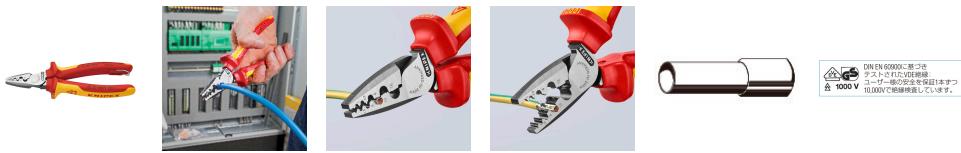

販売価格	10,900円(税抜)／11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜)／11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/24 04:56現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0213ページ		



軽い力で確実に圧着できます

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	97 78 180 T
ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)	仕上げ	磨き
圧着範囲	0.25~0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6・0.10・16.0mm ²	圧着ポジション数	9
全長	180mm	重量	260g
対応電線サイズ	AWG #24~#6	材質	バナジウム電気鋼(オイル焼き入れ焼き戻し処理済)

フェルール端子用

軽量でスリムな構造

力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。

識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。

滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

