


品番：EA538KD

品名：0.25-16.0mm<sup>2</sup> 圧着ペンチ(フェルル端子用)

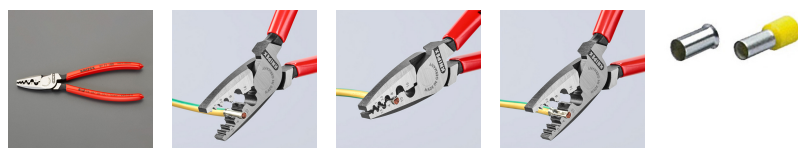

販売価格	7,770円(税抜) / 8,547円(税込)		
カタログ価格	7,770円(税抜) / 8,547円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/27 09:58現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0251ページ		



軽量化されたスリムデザインながら、軽い力で圧着ができます

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	97 71 180
圧着範囲	0.25~0.35・0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0・10.0・16.0mm <sup>2</sup>	全長	180mm
重量	205g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	磨き	AWG	24~6

軽量でスリムな構造

力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。

サイズが刻印されているので識別しやすい。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.