


品番 : EA538KH-13

品名 : 0.1 -2.5mm<sup>2</sup> 圧着ペンチ(ファストン端子用)

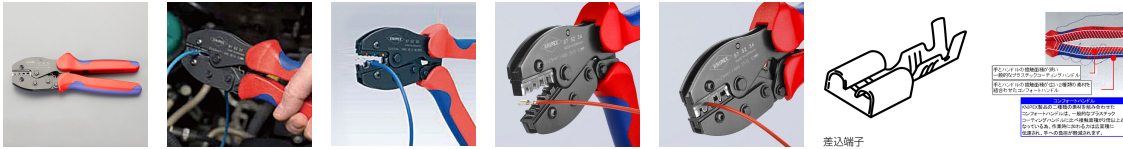

販売価格	27,600円(税抜) / 30,360円(税込)		
カタログ価格	27,600円(税抜) / 30,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/14 06:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0250ページ		



てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能です

#### 仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	97 52 34
対応端子	差込端子	圧着範囲	プラグ幅2.8mm:0.1-0.25mm <sup>2</sup> 、0.5-1mm <sup>2</sup> プラグ幅4.8mm:0.5-1mm <sup>2</sup> 、1.5-2.5mm <sup>2</sup> 0.1~2.5mm <sup>2</sup>
AWG	26~14	全長	220mm
重量	483g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き		

はんだ付けを必要としない端子等の圧着作業に。

重心のバランス、ヘッドの設計角度、握りやすいハンドル形状により、非常に使いやすく作業者の負担を軽減します。

精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現。

負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済の特殊鋼製。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

