


品番：EA538KH-14

品名：0.5 -6.0mm<sup>2</sup> 圧着ペンチ(ファストン端子用)

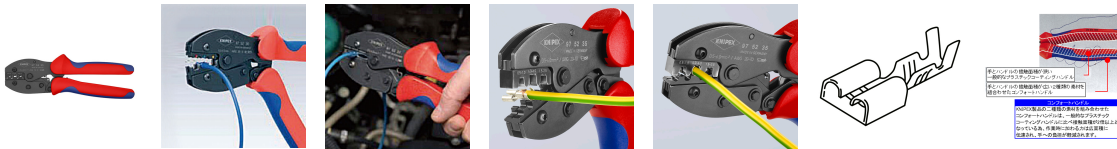

販売価格	27,600円(税抜) / 30,360円(税込)		
カタログ価格	27,600円(税抜) / 30,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/29 05:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0250ページ		



てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能です

#### 仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	97 52 35
対応端子	差込端子(4.8/6.3mm幅)	圧着範囲	0.5~1mm <sup>2</sup> 1.5~2.5mm <sup>2</sup> 4~6mm <sup>2</sup>
全長	220mm	重量	494g
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
AWG	20~10		

はんだ付けを必要としない端子等の圧着作業に。

最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっております。

重心のバランス、ヘッドの設計角度、握りやすいハンドル形状により、非常に使いやすく作業者の負担を軽減します。

負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済の特殊鋼製。

精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現。

圧着ダイスは交換できません。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.