


品番：EA538KH-15

品名：0.5 -6.0mm<sup>2</sup> 圧着ペンチ(絶縁端子用)

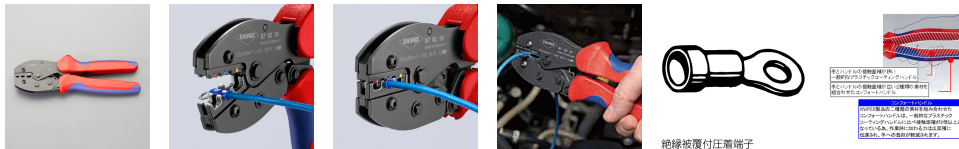

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 22,500円(税抜) / 24,750円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 22,500円(税抜) / 24,750円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/04/29 04:05現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0249ページ                      |      |   |



てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能です

### 仕様

|      |                 |      |  |
|------|-----------------|------|--|
| メーカー | KNIPLEX(クニペックス) | 型番   | 97 52 36   |
| 対応端子 | 絶縁端子            | 圧着範囲 | 0.5~1mm <sup>2</sup><br>1.5~2.5mm <sup>2</sup><br>4~6mm <sup>2</sup> |
| 全長   | 220mm           | 重量   | 487g   |
| ハンドル | コンフォート          | 仕上げ  | 磨き   |
| 材質   | 特殊鋼             |      |  |

はんだ付けを必要としない端子等の圧着作業に。

てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能です。

精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着が可能です。

圧着ダイスは交換できません。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.