


品番：EA538KR-1

品名：0.08-16.0mm<sup>2</sup> 圧着ペンチ(フェルル端子用)

	販売価格	37,000円(税抜)／40,700円(税込)		
	カタログ価格	37,000円(税抜)／40,700円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 12 (2025/12/16 00:39現在)		
	商品入数	1	販売単位	丁
	カタログページ	0252ページ		

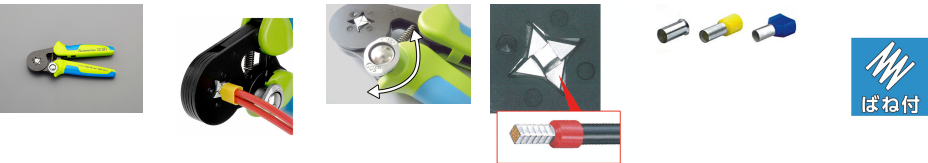

切替レバーによって圧着範囲を変更できます(0.08～10mm<sup>2</sup>・10～16mm<sup>2</sup>)

仕様

メーカー	RENNSTEIG (レンシュタイグ)	型番	610 185 3
用途	フェルル端子圧着用	圧着範囲	0.08～16.0mm <sup>2</sup> (AWG 28-6)
圧着形状	四角	全長	180mm
重量	422g	材質	特殊焼入ればね鋼 (黒染め仕上げ)
切替レバーによって圧着範囲を変更できます。(0.08～10mm <sup>2</sup> ・10～16mm <sup>2</sup> )			
ツインフェルル圧着可能 (0.25～6.0mm <sup>2</sup> ×2)			
フェルル端子への自動調整によって信頼性の高い均一で素早い圧着作業を実現			
人間工学に基づいたコンフォートグリップ			
バネ付き			

