


品番：EA538LH-20

品名：M20 ボルト用絶縁スリーブ(PTFE/10個)

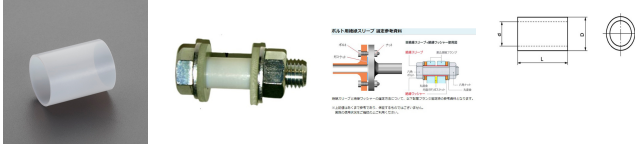

販売価格	5,500円(税抜) / 6,050円(税込)		
カタログ価格	5,500円(税抜) / 6,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/07/05 22:40現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1278ページ		



市販のボルトにはめ込むだけで絶縁ボルトとして使用可能!

#### 仕様

内径	φ 20mm	外径	φ 22mm
全長	33mm	材質	PTFE樹脂
入数	10個	耐熱温度	200℃
圧縮荷重(kgf)	280	体積固有抵抗率	$10^{18} < \Omega \cdot \text{cm}$
絶縁耐力	19KV/mm	吸収率	0.01 > %
適合ボルトサイズ	M20		

ボルト用絶縁スリーブとは、絶縁性のあるPTFE樹脂で作られたボススリーブです。  
通常のボルトにボルト用絶縁スリーブをはめ込むだけで、絶縁ボルトとして使用でき、フランジなどの電食を防止します。

ステンレス製と鉄製のフランジ間のボルトを仲介して起きる電気回路形成による腐食を防ぎます。

主な採用分野:自動車関係、電子機器関係

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.