


品番：EA538MB-32

品名：1.25-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個/赤)



販売価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
カタログ価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 56 (2026/04/06 00:13現在)		
商品入数	200	販売単位	PAK
カタログページ	1174ページ		

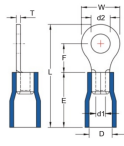

仕様

型式	1.25-4M	電線抱合範囲	単線:0.57~1.44mm 撚線:0.25~1.65mm ² AWG:22~16
スタッド径	φ4.3mm	全長	19.4mm
最大電気定格	600V	最高使用温度	105℃
剥き線長	6.80mm	入数	200個
材質	無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール	絶縁体色	赤
絶縁性に優れているので、安全性が高く、自動車・工業などあらゆる環境に使えます。			
ケース付き			
ROHS規制対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.