


品番 : EA538MB-40

品名 : 5.5 -5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個/黄)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|-----|
| 販売価格 | 1,220円(税抜) / 1,342円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,220円(税抜) / 1,342円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 73 (2026/04/06 00:13現在) | | |
| 商品入数 | 80 | 販売単位 | PAK |
| カタログページ | 1174ページ | | |

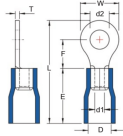

仕様

| | | | |
|---|------------------------|--------|--|
| 型式 | 5.5-5 | 電線抱合範囲 | 単線:1.82~2.89mm 撚線:2.63~6.64mm ² AWG:12~10 |
| スタッド径 | φ5.3mm | 全長 | 26.0mm |
| 最大電気定格 | 600V | 最高使用温度 | 105℃ |
| 剥き線長 | 8.80mm | 入数 | 80個 |
| 材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール | 絶縁体色 | 黄 |
| 絶縁性に優れているので、安全性が高く、自動車・工業などあらゆる環境に使えます。 | | | |
| ケース付き | | | |
| ROHS規制対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.