


品番 : EA538MB-43

品名 : 8.0 -6.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個/赤)



販売価格	1,860円(税抜) / 2,046円(税込)		
カタログ価格	1,860円(税抜) / 2,046円(税込)		
在庫数	最新在庫: 82 (2026/04/06 00:26現在)		
商品入数	40	販売単位	PAK
カタログページ	1174ページ		

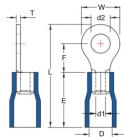

#### 仕様

型式	8-6	電線抱合範囲	単線:2.89~3.65mm 撚線:6.64~10.52mm <sup>2</sup> AWG:8
スタッド径	φ6.4mm	全長	31.3mm
最大電気定格	600V	最高使用温度	105℃
剥き線長	12mm	入数	40個
材質	無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール	絶縁体色	赤
絶縁性に優れているので、安全性が高く、自動車・工業などあらゆる環境に使えます。			
ケース付き			
ROHS規制対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.