


品番：EA538ME-3A

品名：2.0mm<sup>2</sup> [差込形]ピン端子(雄/5個)

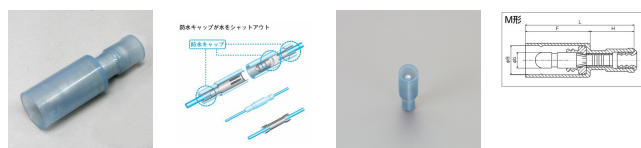

|         |                               |      |    |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 605円(税抜) / 666円(税込)           |      |    |
| カタログ価格  | 605円(税抜) / 666円(税込)           |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 11 (2026/04/09 06:35現在) |      |    |
| 商品入数    | 5                             | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 1175ページ                       |      |    |



#### 仕様

|              |            |        |                                                          |
|--------------|------------|--------|----------------------------------------------------------|
| メーカー         | ニチフ        | 定格電圧   | 300V                                                     |
| 絶縁体使用温度範囲    | -40℃~+105℃ | 電線抱合範囲 | 電線被覆外径: φ3.0~φ3.6mm<br>撚線: 2.0mm <sup>2</sup><br>AWG: 14 |
| 全長           | 27.7mm     | 材質     | 端子: 黄銅(電気すずメッキ)、<br>スリーブ: 無酸素銅管(電気すずメッキ)、<br>絶縁体: ナイロン   |
| 防水性能         | IP57       | 色      | 青透明                                                      |
| 入数           | 5個         |        |                                                          |
| 防水形ピン端子      |            |        |                                                          |
| 難燃性(UL94V-2) |            |        |                                                          |
| RoHS10対応品    |            |        |                                                          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.