


品番：EA538MH-23

品名：2.0-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(170個/青)



販売価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
カタログ価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2026/04/03 15:07現在)		
商品入数	170	販売単位	PAK
カタログページ	1174ページ		

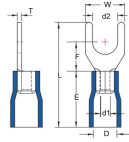

カタログ訂正 25/12/24 全長: (誤) 23mm → (正) 21mm (No.56,57 1253)

#### 仕様

型式	2-3	電線抱合範囲	単線: 1.14~1.82mm 撚線: 1.04~2.63mm <sup>2</sup> AWG: 16~14
全長	21mm	スタッド径	3.7mm
剥き線長	6.80mm	入数	170個
重量	167g	カラー	ブルー
絶縁ビニールタイプで、接続作業が簡単で安定性も保証できます。			
ケース付き			
ROHS規制対応			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.